

# Technisches Datenblatt

## Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80

Typ GK-70130

Art.-Nr. 6274421



Flachwinkel-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur einfachen Erstellung einer steigenden oder fallenden 90°-Richtungsänderung mit Geräteeinbaukanal der Serie Rapid 80 GK, GKH, GS und GA. Das Flachwinkel-Haubenformteil ist einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanaltypen.



 

PC/  
ABS

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Stammdaten

Art.-Nr.	6274421
Typ	GK-FH70130CW
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	Haubenformteil
Dimension	70x130mm
Farbe	cremeweiß
RAL-Nummer	9001
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Kürzel	PC/ABS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	17,10 kg/100 St.

### Technische Daten

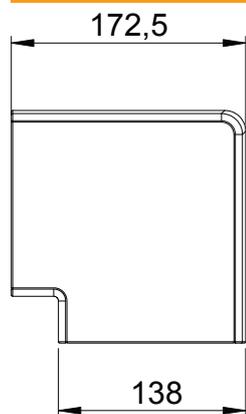

Länge	172,50 mm
Breite	138,00 mm
Höhe	73,00 mm
Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Haubenformteil
für Kanalbreite	130,00 mm
für Kanalhöhe	70,00 mm
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagelochung im Boden	<input type="checkbox"/>
Oberteilbreite	0 mm
Oberteilbreite 2	0,00 mm
Oberteilbreite 3	0,00 mm
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Schutzfolie	<input checked="" type="checkbox"/>
Symmetrisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °