


# Technisches Datenblatt

## Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ

GK-70130

Art.-Nr. 6274442

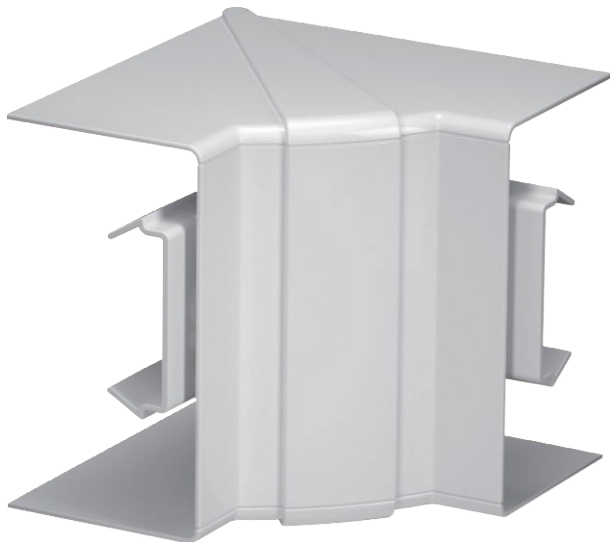

Inneneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 85° - 95° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.




PC/  
ABS

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Stammdaten

Art.-Nr.	6274442
Typ	GK-IH70130LGR
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	variabel
Dimension	70x130mm
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Kürzel	PC/ABS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	14,90 kg/100 St.

### Technische Daten

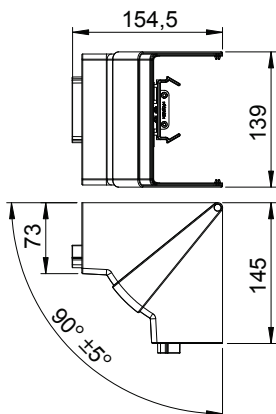

Länge	145,00 mm
Breite	139,00 mm
Höhe	155,00 mm
Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Haubenformteil
Form	symmetrisch
für Kanalbreite	130,00 mm
für Kanalhöhe	70,00 mm
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagebohrung im Boden	<input type="checkbox"/>
Oberteilbreite	0 mm
Oberteilbreite 2	0,00 mm
Oberteilbreite 3	0,00 mm
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>
Winkelbereich	85,00 - 95,00 °