


# Technisches Datenblatt

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165

Art.-Nr. 6113430

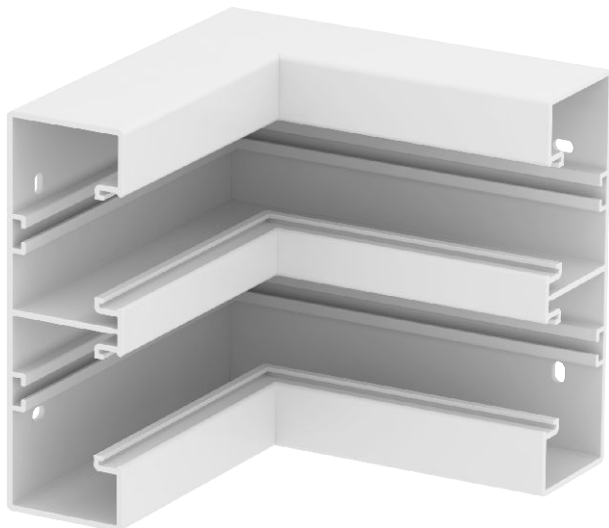

90° Inneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2.




**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Art.-Nr.	6113430
Typ	GK-IS53165RW
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	starre Form
Dimension	175x175x165
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	54,50 kg/100 St.

## Technische Daten

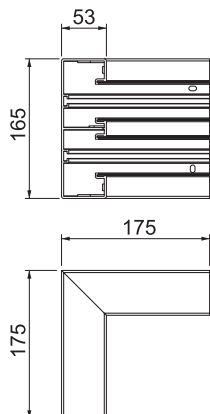

Anzahl der Oberteile	2
Ausführung	Unterteil
Form	symmetrisch
für Kanal-Abmessung	53 x 165 mm
für Kanalbreite	165,00 mm
für Kanalhöhe	53,00 mm
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberteilbreite	45 mm
Oberteilbreite 2	45,00 mm
Oberteilbreite 3	0,00 mm
Schutzfolie	<input checked="" type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °