

Technisches Datenblatt

Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040

Art.-Nr. 6249167



Inneneck zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.

Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil




St Stahl

FSK bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

Stammdaten

Art.-Nr.	6249167
Typ	LKM I40040RW
Bezeichnung 1	Inneneck
Dimension	40x40mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FSK
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	28,00 kg/100 St.

Technische Daten

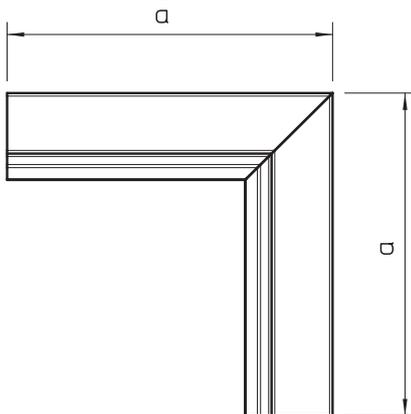

Länge	160,00 mm
Breite	40,00 mm
Höhe	44,00 mm
Maß a	160,00 mm
Ausführung	Unterteil
Befestigungsart für Kanal-Abmessung	Bodenlochung 40 x 40
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanalhöhe	44,00 mm
Kanalhöhe	44,00 mm
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 °