

Technisches Datenblatt

Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100

Art.-Nr. 6249639



Inneneck zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.

Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil




St Stahl

FSK bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

Stammdaten

Art.-Nr.	6249639
Typ	LKM I60100RW
Bezeichnung 1	Inneneck
Dimension	60x100mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FSK
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	39,40 kg/100 St.

Technische Daten

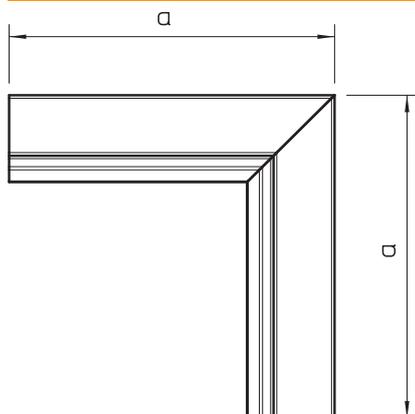

Länge	160,00 mm
Breite	100,00 mm
Höhe	64,00 mm
Maß a	160,00 mm
Ausführung	Unterteil
Befestigungsart	Bodenlochung
für Kanal-Abmessung	60 x 100
Geeignet für Funktionserhalt	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanalhöhe	64,00 mm
Kanalhöhe	64,00 mm
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 °