

# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 10030

Art.-Nr. 6150780

**OBO**  
BETTERMANN



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.




**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Art.-Nr.	6150780
Typ	WDK10030RW
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	mit Bodenlochung
Dimension	10x30x2000
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	13,00 kg/100 m

## Technische Daten

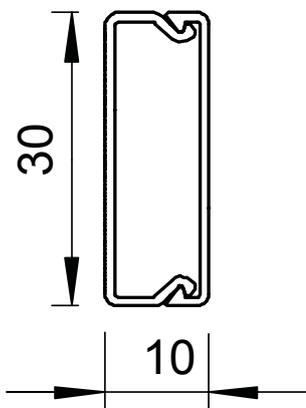

Länge	2.000,00 mm
Breite	30,00 mm
Höhe	10,00 mm
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Ausführung Deckel	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>