

Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 20035

Art.-Nr. 6026354

OBO
BETTERMANN



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.




PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Art.-Nr.	6026354
Typ	WDK20035LGR
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	mit Bodenlochung, gedeckelt
Dimension	20x35x2000
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	32 m
Gewicht	23,90 kg/100 m

Technische Daten

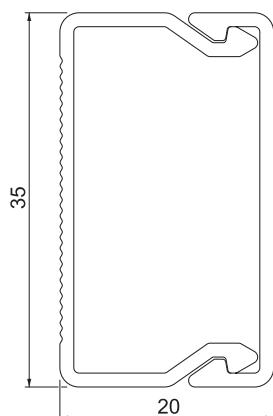

Länge	2.000,00 mm
Breite	35,00 mm
Höhe	20,00 mm
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ohne Dose)	3
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (ohne Dose)	2
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (ohne Dose)	2
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Ausführung Deckel	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>