

Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 40110

Art.-Nr. 6021034



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.

4 Oberteilkammern inklusive

Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar




PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Art.-Nr.	6021034
Typ	WDK40110GR
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	mit Bodenlochung
Dimension	40x110x2000
Farbe	steingrau
RAL-Nummer	7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	24 m
Gewicht	111,80 kg/100 m

Technische Daten

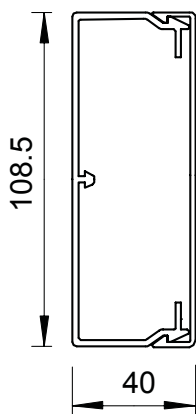

Länge	2.000,00 mm
Breite	110,00 mm
Höhe	40,00 mm
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ohne Dose)	18
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (ohne Dose)	15
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (ohne Dose)	14
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	1
Ausführung Deckel	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>