

# Technisches Datenblatt

## Kanal, Typ WDK 80170

Art.-Nr. 6026176



Wandinstallationskanal als Kanalunterteil mit Bodenlochung und passendem Kanaloberteil.  
4 Oberteilkammern inklusive  
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar




**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

Art.-Nr.	6026176
Typ	WDK80170CW
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	mit Bodenlochung
Dimension	80x170x2000
Farbe	cremeweiß
RAL-Nummer	9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	8 m
Gewicht	214,00 kg/100 m

### Technische Daten

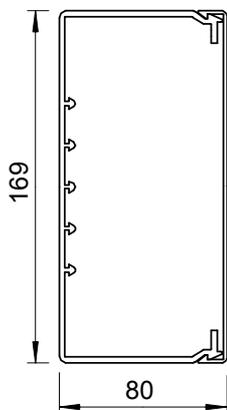

Länge	2.000,00 mm
Breite	170,00 mm
Höhe	80,00 mm
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ohne Dose)	64
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (ohne Dose)	53
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (ohne Dose)	49
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	2
Ausführung Deckel	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>