

Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDKH 40060

Art.-Nr. 6175466



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung aus halogenfreiem Kunststoff inklusive 4 Oberteilklammern.

Bei der Installation ist darauf zu achten, dass nur halogenfreie Zubehör- und Befestigungsmaterialien zu verwenden sind.




PC/
ABS

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Art.-Nr.	6175466
Typ	WDKH-40060LGR
Bezeichnung 1	Wand- und Deckenkanal
Bezeichnung 2	halogenfrei
Dimension	40x60x2000
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Kürzel	PC/ABS
Kleinste VK-Einheit (VG)	24 m
Gewicht	44,00 kg/100 m

Technische Daten

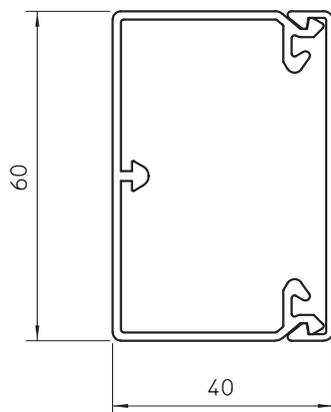

Länge	2.000,00 mm
Breite	60,00 mm
Höhe	40,00 mm
Abmessung BxH	57x40 mm
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (ohne Dose)	8
Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Ausführung Deckel	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelhalteklammer	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>