


Technisches Datenblatt

Trennwand für WDKH-Kanäle, Kanalhöhe 40 mm

Art.-Nr. 6175500

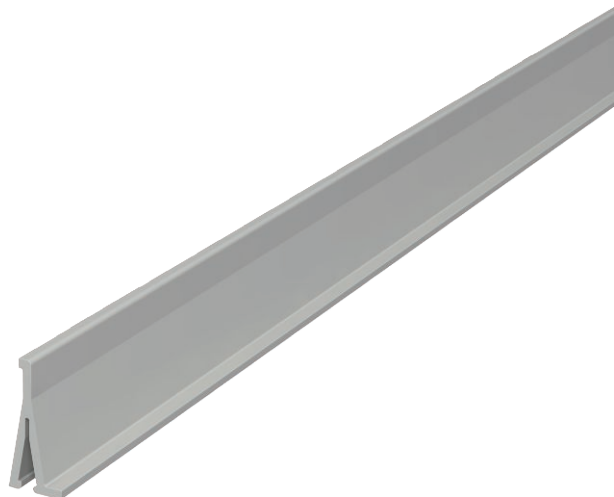

Trennwand zur Unterteilung der WDKH-Kanäle der Kanalhöhe 40 mm zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.

Die Trennwände werden auf die Bodenpilze aufgesteckt.




PC/
ABS

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

| | |
|--------------------------|--|
| Art.-Nr. | 6175500 |
| Typ | WDKH-TW40LGR |
| Bezeichnung 1 | Trennwand |
| Bezeichnung 2 | halogenfrei |
| Dimension | 15x28x2000 |
| Farbe | lichtgrau |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Werkstoff Kürzel | PC/ABS |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 2 m |
| Gewicht | 13,35 kg/100 m |

Technische Daten

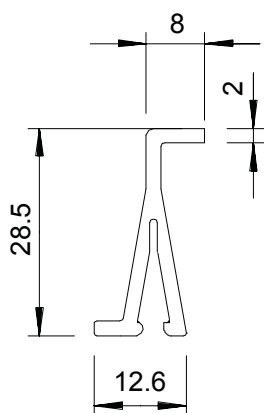

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Länge | 2.000,00 mm |
| Breite | 12,60 mm |
| Höhe | 28,50 mm |
| Ausführung | Einzel |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Halogenfrei | <input checked="" type="checkbox"/> |
| selbstverlöschend | <input checked="" type="checkbox"/> |