


# Technisches Datenblatt

## Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 15030

Art.-Nr. 6191843

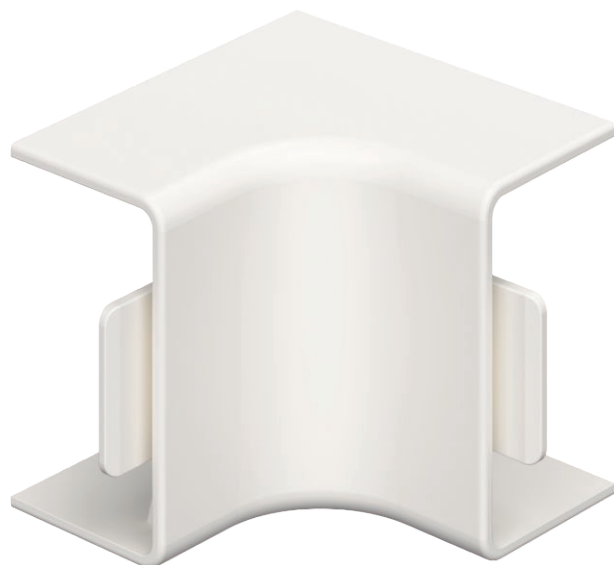

Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.




**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

Art.-Nr.	6191843
Typ	WDK HI15030RW
Bezeichnung 1	Inneneckhaube
Dimension	15x30mm
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	4 Stück
Gewicht	0,79 kg/100 St.

### Technische Daten

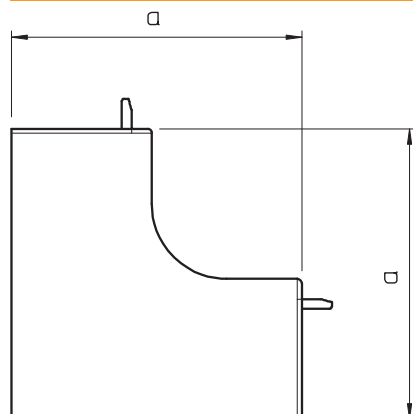

Länge	38,50 mm
Breite	30,00 mm
Höhe	17,50 mm
Maß H	30,00 mm
Maß a	38,50 mm
Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
für Kanal-Abmessung	15 x 30
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kanalhöhe	15,00 mm
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>
selbstverlöschend	<input checked="" type="checkbox"/>
Winkelbereich	90,00 - 90,00 °