


Technisches Datenblatt

Oberteil LK4H 25

Artikelnummer: 6132580



Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.

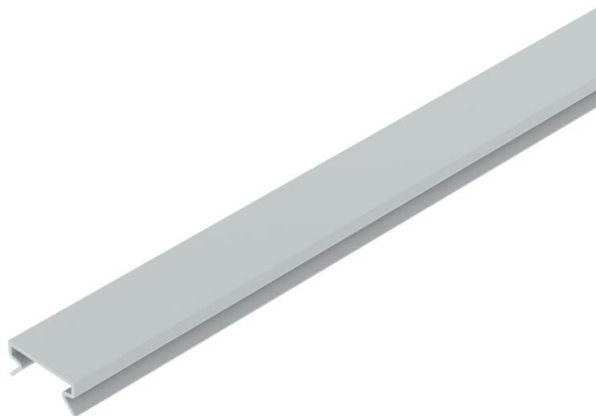


PC/
ABS

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6132580
Typ	LK4H D 25
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	für LK4H
Hersteller	OBO
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Abmessungen

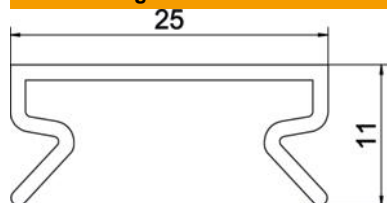

Länge	2.000 mm
Breite	25 mm
Höhe	10 mm

Technisches Datenblatt

Oberteil LK4H 25

Artikelnummer: 6132580



Technische Daten

für Kanalbreite	25 mm
Halogenfrei	ja
Kriechstromfest	ja
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C