


# Technisches Datenblatt

Oberteil LK4 D 100

Artikelnummer: 6178490

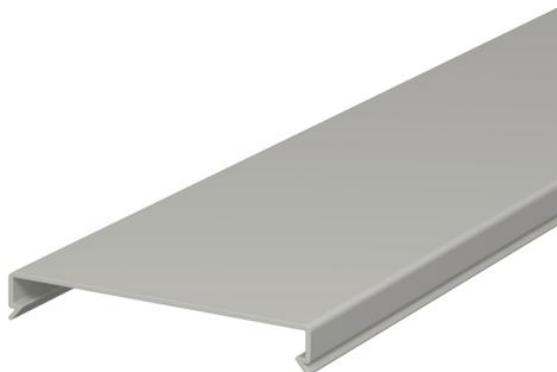

Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.  
Bodenbündiges Ausführen durch Sollbruchstellen.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Artikelnummer	6178490
Typ	LK4 D 100
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	für LK4 / LK4/N
Hersteller	OBO
Dimension	100mm
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	35,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

## Abmessungen

Länge	2.000 mm
Breite	100 mm
Maß a	107,4 mm

## Technische Daten

für Kanalbreite	100 mm
Halogenfrei	nein
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C