
Technisches Datenblatt Oberteil LK4 D 120

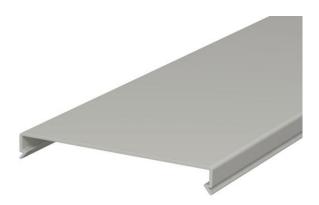





Kanaloberteil für den Ersatzbedarf. Bodenbündiges Ausführen durch Sollbruchstellen.



PVC

Polyvinylchlorid

Stammdaten

6178492 Artikelnummer LK4 D 120 Тур Bezeichnung 1 Oberteil für LK4 / LK4/N Bezeichnung 2 Hersteller OBO Dimension 120mm Farbe steingrau; RAL 7030 Werkstoff Polyvinylchlorid Kleinste VK-Einheit Meter Mengeneinheit 45,5 kg Gewicht Gewichtseinheit kg/100 m

Abmessungen		
_	а	
5		رلے
7/		16

Länge	2.000 mm
Breite	120 mm
Maß a	127,8 mm

Technische Daten

für Kanalbreite	120 mm
Halogenfrei	nein
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C