

Technisches Datenblatt

Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040

Artikelnummer: 6249086



Außeneck inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil



St Stahl

FSK bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

Stammdaten

Artikelnummer	6249086
Typ	LKM A40040RW
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	mit Oberteil
Hersteller	OBO
Dimension	40x40mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	38,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040

Artikelnummer: 6249086



Abmessungen

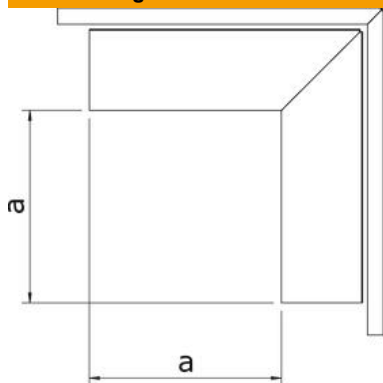

Länge	120 mm
Breite	40 mm
Höhe	44 mm
Maß a	120 mm

Technische Daten

Ausführung	Unterteil und Oberteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	40 x 40
Halogenfrei	ja
Kanalhöhe min.	44 mm
Kanaltiefe	44 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich min.	90 mm