

# Technisches Datenblatt

Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100

Artikelnummer: 6249574



Außeneck inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.  
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil



**St** Stahl

**FSK** bandverzinkt / kunststoffbeschichtet

## Stammdaten

Artikelnummer	6249574
Typ	LKM A60100RW
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	mit Oberteil
Hersteller	OBO
Dimension	60x100mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	73,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100

Artikelnummer: 6249574



## Abmessungen

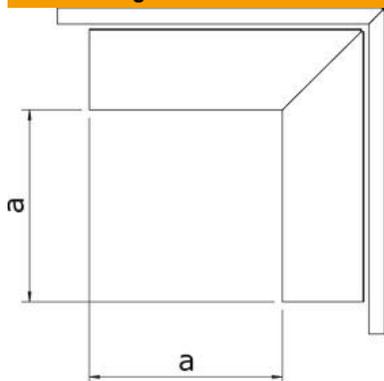

Länge	120 mm
Breite	100 mm
Höhe	64 mm
Maß a	120 mm

## Technische Daten

Ausführung	Unterteil und Oberteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	ja
für Kanal-Abmessung	60 x 100
Halogenfrei	ja
Kanalhöhe min.	64 mm
Kanaltiefe	64 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich min.	90 mm