### **Technisches Datenblatt**

## Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60150



Artikelnummer: 6248071

Außeneck inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle. Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil





St

Stahl

FS

bandverzinkt

#### Stammdaten


Artikelnummer	6248071
Тур	LKM A60150FS
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	mit Oberteil
Hersteller	OBO
Dimension	60x150mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	91,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### **Technisches Datenblatt**

# Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60150



Artikelnummer: 6248071

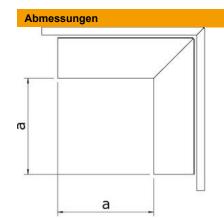

Länge Breite	120 mm
Breite	150 mm
Höhe	64 mm
Maß a	120 mm

#### **Technische Daten**

Ausführung	Unterteil und Oberteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	60 x 150
Halogenfrei	ja
Kanalhöhe min.	64 mm
Kanaltiefe	64 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich min.	90 mm