

Technisches Datenblatt

Stoßstellenverbinder LKM SV40

Artikelnummer: 6247458



Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile.
Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen wird hiermit sichergestellt.



- A2** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6247458
Typ	LKM SV40
Bezeichnung 1	Stoßstellenverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	40mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4310
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Stoßstellenverbinder LKM SV40

Artikelnummer: 6247458



Abmessungen

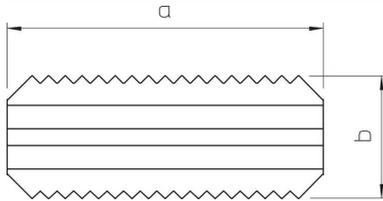

Breite	30 mm
Maß a	76 mm
Maß b	30 mm

Technische Daten

Ausführung	innenseitig
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	40 x 40 - 40 x 60
Halogenfrei	ja
Mit Potentialausgleich	ja
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C