


# Technisches Datenblatt

Leitungshalter LKM Kanalbreite 150 mm

Artikelnummer: 6249965



Leitungshalter zum Fixieren der Leitungen bei senkrechter Verlegung.

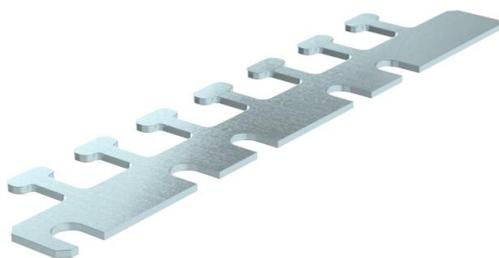


**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	6249965
Typ	LKM Z150
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	150mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

## Abmessungen

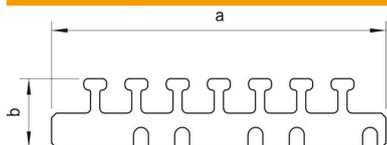

Breite	146 mm
Höhe	30 mm
Maß a	146 mm
Maß b	30 mm

# Technisches Datenblatt

Leitungshalter LKM Kanalbreite 150 mm

Artikelnummer: 6249965



## Technische Daten

Befestigungsart	schraubbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	60 x 150 mm
Halogenfrei	ja
Mit Potentialausgleich	nein
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C