


# Technisches Datenblatt

## Leuchenträgerschiene 50 FT

Artikelnummer: 6075005



Leuchenträgerschiene, gelocht, zur Führung von Leitungen sowie zur Montage von Leuchten.  
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

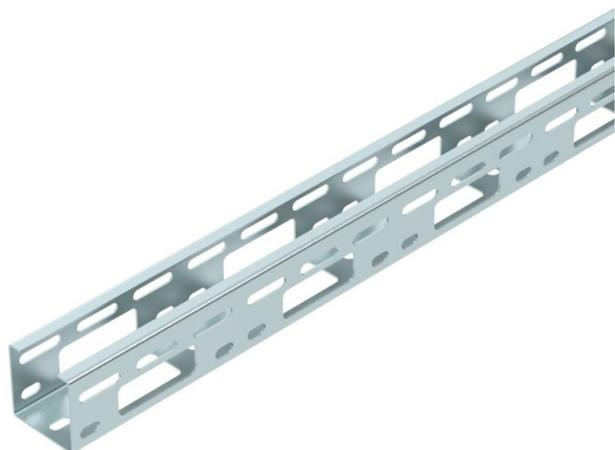

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6075005
Typ	LTS 50 FT
Bezeichnung 1	Leuchenträgerschiene
Hersteller	OBO
Dimension	50x50x6000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	149,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

## Leuchenträgerschiene 50 FT

Artikelnummer: 6075005



### Abmessungen

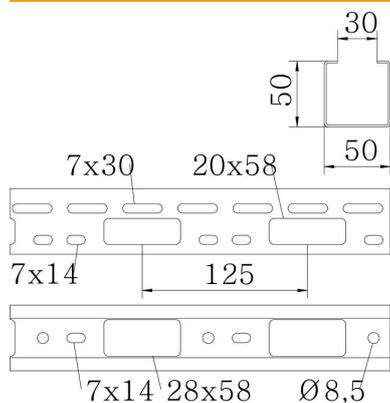

Länge	6.000 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	50 mm

### Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Nutzquerschnitt	22 cm <sup>2</sup>

### Belastungen

Stützabstand 1,0m	2,5 kN/m
Stützabstand 1,5m	2 kN/m
Stützabstand 2,0m	1,2 kN/m
Stützabstand 2,5m	0,85 kN/m
Stützabstand 3,0m	0,5 kN/m