

Technisches Datenblatt

Mittenabhangung, fur Kabelrinnen mit eingerolldtem Seitenholm FS

Artikelnummer: 6358500



Mittenabhangung fur Kabelrinnen.
Maximale Seitenhohe der Kabelrinne 60 mm. Bei der Belegung auf gleichmaige Verteilung der Last achten (keine einseitige Belegung).



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6358500
Typ	MAH 050 FS
Bezeichnung 1	Mittenabhangung
Bezeichnung 2	fur Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B50mm
Werkstoff	Stahl
Oberflache	bandverzinkt
Oberflachennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stuck
Gewicht	5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Mittenabhängung, für Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm FS

Artikelnummer: 6358500



Abmessungen

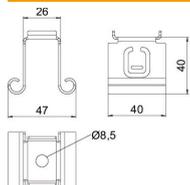

Länge	40 mm
Breite	50 mm
Höhe	39,5 mm
Maß B	47 mm
Maß B1	26 mm

Technische Daten

Ausführung	eingehängt
Funktionserhalt	nein
für Breite max.	50 mm
für Breite min.	50
Geeignet für Gewindestange metrisch	8
Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite	50 mm
Lochdurchmesser	8,5 mm
Verstellbar	nein