


Technisches Datenblatt

Mittenabhangung, fur Kabelrinnen mit eingerolldem Seitenholm FS

Artikelnummer: 6358527



Mittenabhangung fur Kabelrinnen zum Einhangen in den Seitenholm der Kabelrinne.

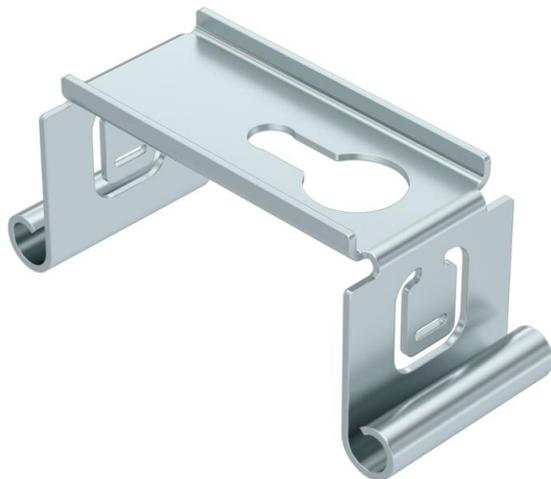

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6358527
Typ	MAH 100 FS
Bezeichnung 1	Mittenabhangung
Bezeichnung 2	fur Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B100mm
Werkstoff	Stahl
Oberflache	bandverzinkt
Oberflachennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stuck
Gewicht	7,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Mittenabhängung, für Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm FS

Artikelnummer: 6358527



Abmessungen

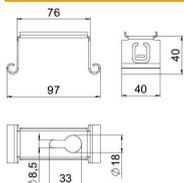

Länge	40 mm
Breite	100 mm
Breite	4 in
Höhe	39,5 mm
Maß B	97 mm
Maß B1	76 mm

Technische Daten

Ausführung	eingehängt
Funktionserhalt	nein
für Breite max.	100 mm
für Breite min.	100
Geeignet für Gewindestange metrisch	8
Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite	100 mm
Lochdurchmesser	8,5 mm
Verstellbar	nein