

Technisches Datenblatt


Rundkopfkanker MMS-plus P 7,5x80, mit Panhead

Artikelnummer: 3498272



Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Rundkopf für universelle Befestigungen. Torx-Antrieb T30

Gemäß EAD geprüfetes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäischer Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.

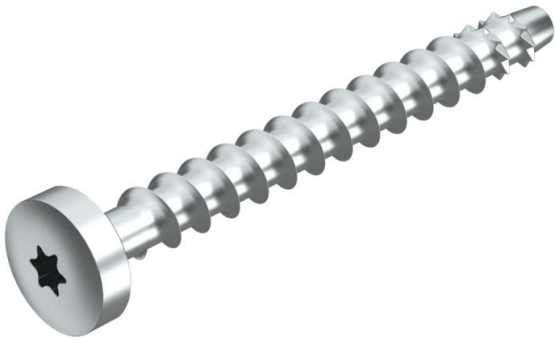

St

Stahl

G

galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3498272
Typ	MMS+ P 7.5x80
Bezeichnung 1	Rundkopfkanker
Bezeichnung 2	mit Panhead
Hersteller	OBO
Dimension	7,5x80mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Rundkopfkanker MMS-plus P 7,5x80, mit Panhead

Artikelnummer: 3498272



Abmessungen

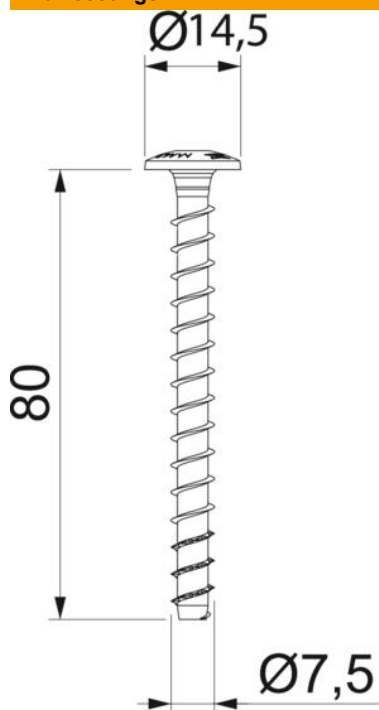

Abmessung	7,5 x 80
Länge	80 mm
Maß L	80 mm



T30

Technische Daten

Bohrungsdurchmesser min.	6 mm
Kopfdurchmesser	14,5 mm
Kopfform	sonstige
Schraubensystem	Torx