

# Technisches Datenblatt

## Montageplatte für FireBox T-Serie

Artikelnummer: 7205484



Montageplatte zur Befestigung von Kabelabzweiggästen der FireBox T-Serie (mit Außenbefestigung) an Kabelrinnen bzw. -leitern mit einer Seitenhöhe von 60 mm. Die abgewinkelte Bauform aus durch Sicken verstärktem Stahlblech ermöglicht die sichere Montage der Funktionserhaltkabel, ohne das Kabel über den Seitenholm biegen zu müssen.

**St** Stahl

**DD** bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

### Stammdaten

Artikelnummer	7205484
Typ	MP T616
Bezeichnung 1	Montageplatte FireBox T160
Bezeichnung 2	für Kabeltragsysteme
Hersteller	OBO
Dimension	220x63x159
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	34,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Montageplatte für FireBox T-Serie

Artikelnummer: 7205484



### Abmessungen

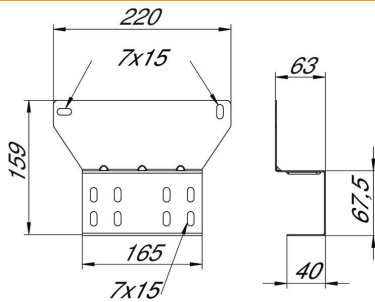

Breite	220 mm
Höhe	159 mm
Maß B	220 mm
Maß H	159 mm
Maß x	63 mm
Maß y	165 mm

### Technische Daten

Ausführung	horizontal
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein