

Technisches Datenblatt

Trägerplatte blind für Montageträger

Artikelnummer: 7407764



Trägerplatte "blind" zur bauseitigen Herstellung einer Montageöffnung zur Aufnahme von Anschlussbuchsen der Daten, Audio- oder Video-Technik.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer | 7407764 |
| Typ | MTM 0 |
| Bezeichnung 1 | Trägerplatte |
| Bezeichnung 2 | ohne Lochbild |
| Hersteller | OBO |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 6,33 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen

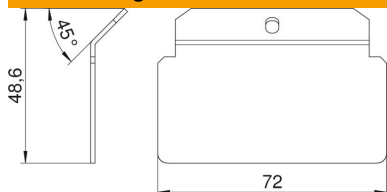

Länge 72 mm

Technisches Datenblatt

Trägerplatte blind für Montageträger

Artikelnummer: 7407764



Technische Daten

| | |
|---|--|
| Anschlussmöglichkeit | Anschlussbuchsen der Daten-, Audio- oder Videotechnik. |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 0 |
| Anzahl der Zugentlastungen | 0 |
| Ausführung | Trägerform |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Beschriftungsfeld | nein |
| Bodenbelagsschutzrahmen | nein |
| Bodenblech | nein |
| Bodenbündig versenkbar | nein |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
| Einbauöffnung für Aufflurtank | nein |
| Entkoppelbar | nein |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Unterflurkanal | ja |
| Mit Bodenbelagsaussparung | nein |
| Schwerlastausführung | nein |
| Tiefe | 48,6 mm |
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |