

Technisches Datenblatt

Trägerplatte 2 x Typ N für Montageträger

Artikelnummer: 7407816



Trägerplatte zur Aufnahme von zwei Anschlussbuchsen der Datentechnik, Typ Krone Modul. Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,40 x 14,90.




A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 7407816 |
| Typ | MTM 2N |
| Bezeichnung 1 | Trägerplatte |
| Bezeichnung 2 | mit 2 x Lochbild Typ N |
| Hersteller | OBO |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 4,29 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen

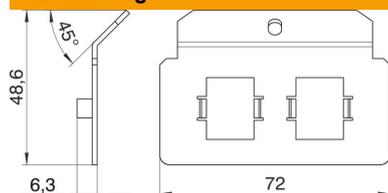

| | |
|-------|-------|
| Länge | 72 mm |
|-------|-------|

Technisches Datenblatt

Trägerplatte 2 x Typ N für Montageträger

Artikelnummer: 7407816



Technische Daten

| | |
|---|--|
| Anschlussmöglichkeit | 2 Anschlussbuchsen der Datentechnik, Typ Krone Modul |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 2 |
| Anzahl der Zugentlastungen | 0 |
| Ausführung | Trägerform |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Beschriftungsfeld | nein |
| Bodenbelagsschutzrahmen | nein |
| Bodenblech | nein |
| Bodenbündig versenkbar | nein |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
| Einbauöffnung für Aufflurtank | nein |
| Entkoppelbar | nein |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Unterflurkanal | ja |
| Mit Bodenbelagsaussparung | nein |
| Schwerlastausführung | nein |
| Tiefe | 48,6 mm |
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |