

# Technisches Datenblatt

## Trägerplatte 3 x Typ C für Montageträger

Artikelnummer: 7407828



Trägerplatte zur Aufnahme von drei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen:  
Brand-Rex: geschirmt; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K und KU-T; R&M:  
Snap-In und Keystone; Rutenbeck UM und UMflex; SETEC: UKJ und XKJ; Sie-  
mon TERA; Telegärtner AMJ und UMJ; 3M: CAT6 und CAT6A.  
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,30 x 14,80.




**A2** Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

Artikelnummer	7407828
Typ	MTM 3C
Bezeichnung 1	Trägerplatte
Bezeichnung 2	mit 3 x Lochbild Typ C
Hersteller	OBO
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,36 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

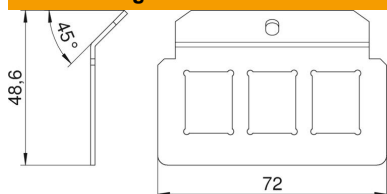

Länge	72 mm
-------	-------

# Technisches Datenblatt

## Trägerplatte 3 x Typ C für Montageträger

Artikelnummer: 7407828



### Technische Daten

Anschlussmöglichkeit	3 Daten-Anschlussmodulen folgender Typen: Brand-Rex: geschirmt; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K und KU-T; R&M: Snap-In und Keystone; Rutenbeck UM und UMflex; SETEC: UKJ und XKJ; Siemon TERA; Telegärtner AMJ und UMJ; 3M: CAT6 und CAT6A
Anzahl der einbaubaren Geräte	3
Anzahl der Zugentlastungen	0
Ausführung	Trägerform
Befestigungsart	aufrastbar
Beschriftungsfeld	nein
Bodenbelagsschutzrahmen	nein
Bodenblech	nein
Bodenbündig versenkbar	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Entkoppelbar	nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Unterflurkanal	ja
Mit Bodenbelagsaussparung	nein
Schwerlastausführung	nein
Tiefe	48,6 mm
Zugentlastungsmöglichkeit	ja