

# Technisches Datenblatt

Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 90 mm

Artikelnummer: 6279830



Montage- und Verbindungsprofil für die Konsolenmontage von Geräteeinbaukanälen in Verbindung mit vertikal angeordneten Konvektionsgittern. Das Montage- und Verbindungsprofil wird an der Befestigungskonsole eingerastet und nimmt senkrecht den Profilverbinder Typ PVV N2... auf. Bitte beachten Sie die Kanalabmessungen.  
Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellenhalter aufgesteckt.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	6279830
Typ	MVKG90210
Bezeichnung 1	Montage- und Verbindungsprofil
Bezeichnung 2	für Konvektionsgitter vertikal
Hersteller	OBO
Dimension	99x400x88
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	63,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Montage- und Verbindungsprofil für Konvektionsgitter, Kanalhöhe 90 mm

Artikelnummer: 6279830



## Abmessungen

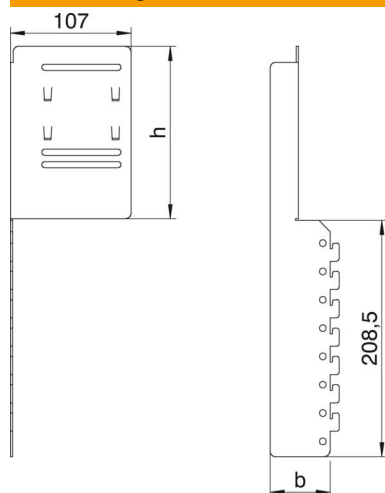

Länge	400 mm
Breite	99 mm
Höhe	88 mm

## Technische Daten

Ausführung	Wandmontage
Befestigungsart	aufrastbar
für Kanal-Abmessung	90x210
Kanalmontage	einhängen und verschrauben