


Technisches Datenblatt

Montagedeckel für GES9, 400 mm

Artikelnummer: 7425102



Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 9. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.

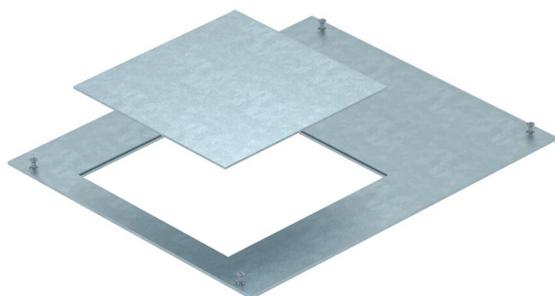

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7425102
Typ	OKA D 500 9
Bezeichnung 1	Montagedeckel
Bezeichnung 2	für Geräteinsatz GES9
Hersteller	OBO
Dimension	400x500x4
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	570 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Montagedeckel für GES9, 400 mm

Artikelnummer: 7425102



Abmessungen

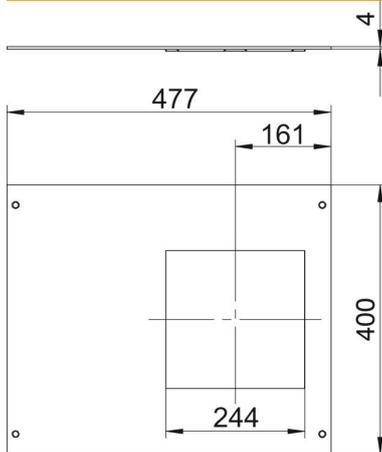

Länge	400 mm
Breite	500 mm
Maß a	244 mm
Maß A	477 mm
Maß c	161 mm

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	ja
Anzahl der Montageöffnungen	1
Deckelbefestigung rastend	nein
Materialstärke	4 mm
Montageöffnung	quadratisch