


# Technisches Datenblatt

Montagedeckel für GES4, 400 mm

Artikelnummer: 7425066



Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 4. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.

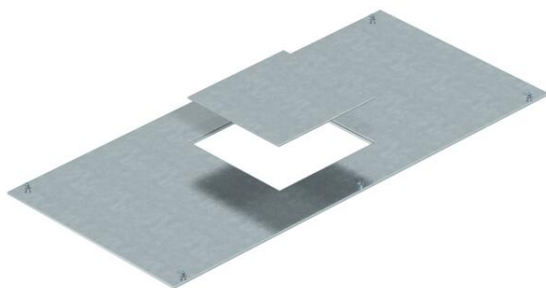

**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	7425066
Typ	OKA D 600 4
Bezeichnung 1	Montagedeckel
Bezeichnung 2	für Geräteinsatz GES4
Hersteller	OBO
Dimension	400x600x4
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	693 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Montagedeckel für GES4, 400 mm

Artikelnummer: 7425066



## Abmessungen

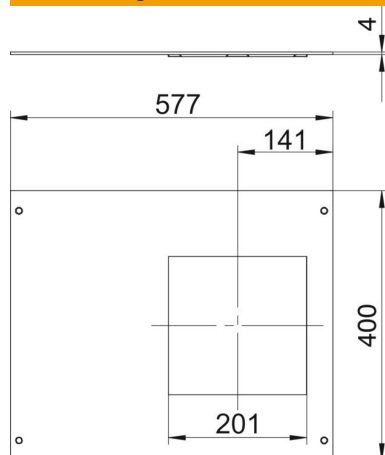

Länge	400 mm
Breite	600 mm
Maß a	201 mm
Maß A	577 mm
Maß c	141 mm

## Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	ja
Anzahl der Montageöffnungen	1
Deckelbefestigung rastend	nein
Materialstärke	4 mm
Montageöffnung	quadratisch
Montageöffnung	für Geräteinsatz