


# Technisches Datenblatt

Montagedeckel für GESR9, 400 mm

Artikelnummer: 7425124



Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße R9. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.

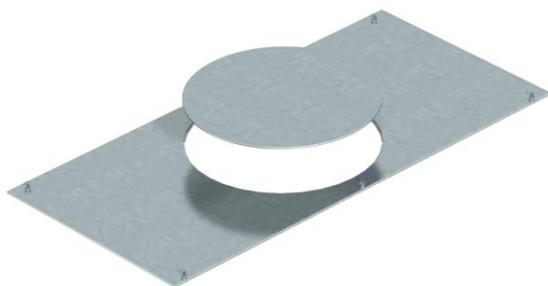

**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	7425124
Typ	OKA D 600 R9
Bezeichnung 1	Montagedeckel
Bezeichnung 2	für Geräteinsatz GESR9
Hersteller	OBO
Dimension	400x600x4
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	693 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Montagedeckel für GESR9, 400 mm

Artikelnummer: 7425124



## Abmessungen

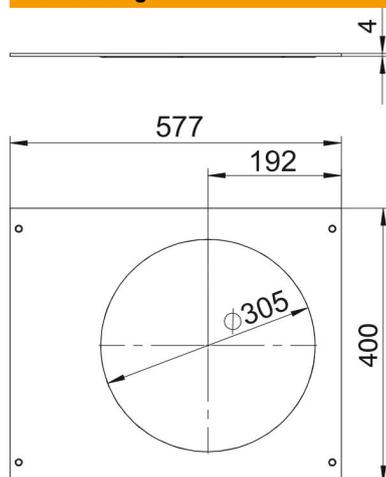

Länge	400 mm
Breite	600 mm
Maß A	577 mm
Maß c	192 mm
Maß d Ø	305 mm

## Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	ja
Anzahl der Montageöffnungen	1
Deckelbefestigung rastend	nein
Materialstärke	4 mm
Montageöffnung	rund
Montageöffnung	für Geräteinsatz