

Zur Aufnahme von nass oder trocken gepflegten Bodenbelägen. Lieferung mit Bodenbelaganlegeprofilen und Distanzleisten (Länge = 1200 mm) in Kassettenhöhe. 6 Kassetten in Nennbreite des Kanalsystems.



A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	7425320
Typ	OKA RK 400 15
Bezeichnung 1	Kassette
Bezeichnung 2	für OKA-G und OKA-W
Hersteller	OBO
Dimension	400x400x15
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1436 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kassetten

Artikelnummer: 7425320



Abmessungen

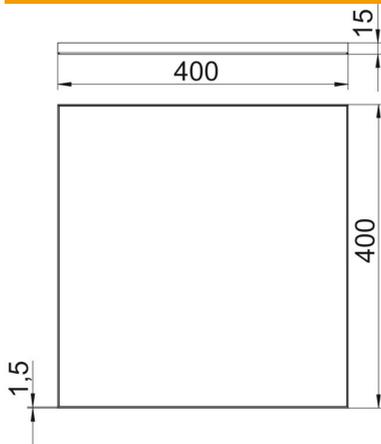

Länge	400 mm
Breite	400 mm
Höhe	15 mm

Technische Daten

Anzahl der Leitungsauslässe	0
Bodenpflege	nass
Entkoppelbar	nein
Geeignet für	Unterflurkanal estrichbündig offen
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	nein
Länge Einbaumaß	400 mm