


# Technisches Datenblatt

## Verbindungswinkel

Artikelnummer: 7402968

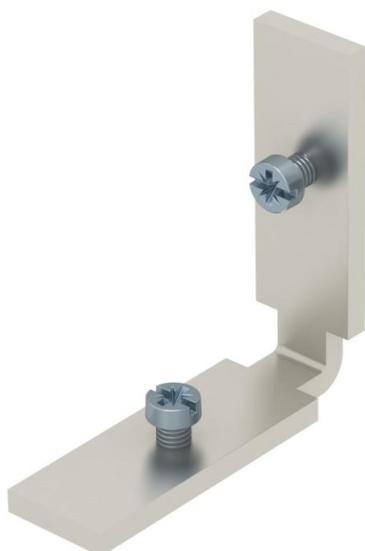

Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als 90° Winkel, T-Stück oder Kreuzung. Für die Herstellung eines 90°-Winkels wird zusätzlich ein Kanalstück benötigt (separat bestellen!).



**St** Stahl

### Stammdaten

Artikelnummer	7402968
Typ	OKU VW
Bezeichnung 1	Verbindungswinkel
Bezeichnung 2	für T- und Kreuz-Abzweig
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,92 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	nein
Art des Zubehörs	sonstige
Bodenblech	nein
Deckelbefestigung rastend	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Entkoppelbar	nein
Geeignet für Dehnungsfuge	nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein

# Technisches Datenblatt

## Verbindungswinkel

Artikelnummer: 7402968



### Technische Daten

Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	nein
Mindestestrichhöhe	40
Mit Anschlussöffnung	nein
Mit Potentialausgleich	nein
Mit Überstand	ja
Nivellierbereich min.	0 mm
Oberteil abnehmbar	nein