

Technisches Datenblatt

Spanplattenschraube, mit Torx, Panhead, Edelstahl

Artikelnummer: 3191028



Holzschraube aus Edelstahl mit Linsenkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	3191028
Typ	OTSP 5,0x60 A4
Bezeichnung 1	Spanplattenschraube
Bezeichnung 2	Panhead, Antrieb TX 25
Hersteller	OBO
Dimension	5x60mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Spanplattenschraube, mit Torx, Panhead, Edelstahl

Artikelnummer: 3191028



Abmessungen

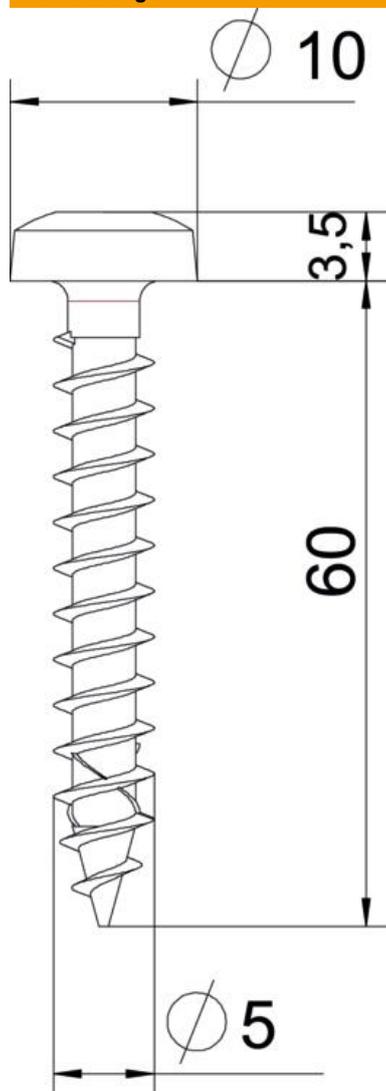

Länge	60 mm
Maß D	5 mm
Maß L	60 mm

Technische Daten

Antriebsgröße	TX 25
Gehärtet	nein
Kopfdurchmesser	10 mm
Kopfform	Panhead
Schraubensystem	Torx
Zweigängig	nein