

Technisches Datenblatt

Außeneck, Kanalhöhe 80 mm, FS

Artikelnummer: 7218042



Außeneck mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PY-ROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7218042
Typ	PLM EC 0810 FS
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	mit Brandschutzgewebe
Hersteller	OBO
Dimension	320x100x320
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	152 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Außeneck, Kanalhöhe 80 mm, FS

Artikelnummer: 7218042



Abmessungen

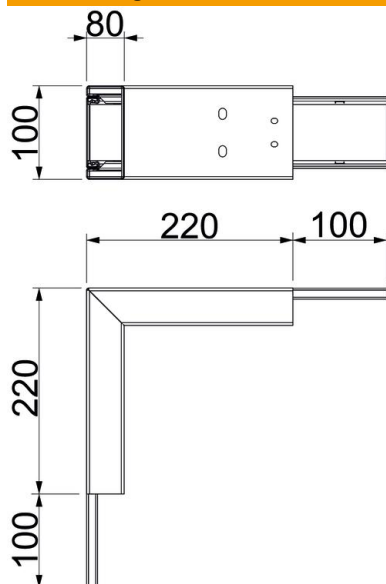

Maß A	220 mm
Maß B	100 mm
Maß H	80 mm

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Deckelbefestigung	sonstige
Mit Lochung	ja
Nutzquerschnitt	5180 mm ²
Trennwände möglich	nein
Ummantelung	Stahl
Winkel des Bogens	90 °