

# Technisches Datenblatt

PYROPLUG® MagicBox, dreiseitig, Innenhöhe 110 mm

Artikelnummer: 7204170



Brandschutzbox als Abschottungssystem aus einteiligem Edelstahlgehäuse mit intumeszierenden Brandschutzeinlagen. Einsetzbar in Wänden auf dem Rohfußboden, unterhalb von Systemböden und als Abschottung von Steigetrasse in Decken. Innenraum vollständig mit Installationen belegbar. Anwendung im Innenbereich. Verschluss der Restöffnungen mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG, besonders einfach bei schwierigen Geometrien. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstandsklasse EI90 (feuerbeständig). Inklusive Graphitstreifen.



- A2** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

## Stammdaten

Artikelnummer	7204170
Typ	PMB 160-3 A2
Bezeichnung 1	Brandschutzbox dreiseitig
Bezeichnung 2	mit intumeszierenden Einlagen
Lieferbar ab	04.10.2022
Hersteller	OBO
Dimension	300x623x166
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4113
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	599,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

PYROPLUG® MagicBox, dreiseitig, Innenhöhe 110 mm

Artikelnummer: 7204170



## Abmessungen

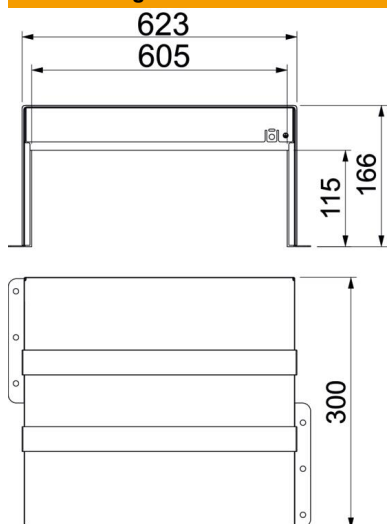

Länge	300 mm
Breite	623 mm
Höhe	166 mm
Maß d	605 mm
Maß D min.	623 mm

## Technische Daten

Ausführung Brandschutz	Schottkasten
Form	eckig
Zubehör erforderlich	ja
Innenhöhe	115 mm
Innenbreite	605 mm