

# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück Magic 60 FT

Artikelnummer: 6041252



Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6041252
Typ	RAAM 615 FT
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x150
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	47,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück Magic 60 FT

Artikelnummer: 6041252



### Abmessungen

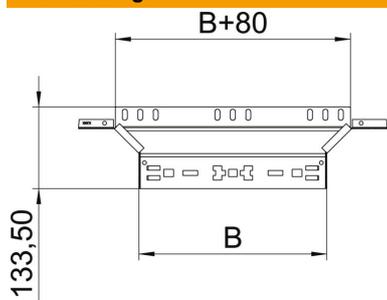

Breite	150 mm
Breite	6 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	150 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	ja
Materialstärke Bodenblech	1,25 mm
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung
Holmstärke	1,25 mm