


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück Magic 85 FT

Artikelnummer: 6041600



Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

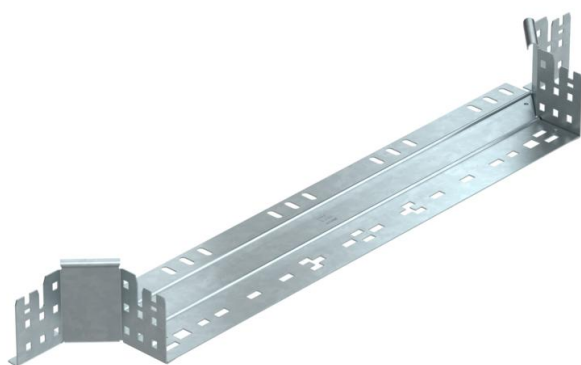

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6041600
Typ	RAAM 860 FT
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	85x600
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	118,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück Magic 85 FT

Artikelnummer: 6041600



Abmessungen

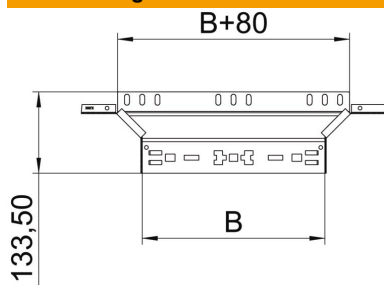

Breite	600 mm
Höhe	85 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	600 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1,25 mm
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung
Holmstärke	1,25 mm