


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 35 FS

Artikelnummer: 6042103



Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 35 mm. Schraubverbindung mit Flachrundschauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

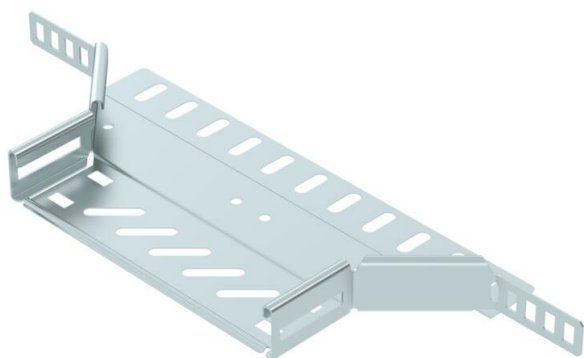

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 6042103 |
| Typ | RAA 320 FS |
| Bezeichnung 1 | Anbau-Abzweigstück |
| Bezeichnung 2 | für Kabelrinne |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 35x200 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 31,6 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 35 FS

Artikelnummer: 6042103



Abmessungen

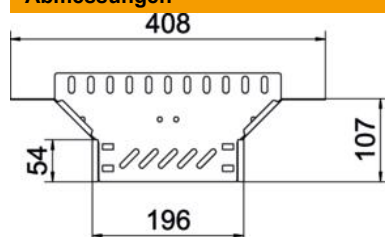

| | |
|-------------|--------|
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Blechstärke | 0,8 mm |
| Maß B | 200 mm |
| Maß R | 50 mm |

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Abgehende Breite | 200 mm |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Funktionserhalt | nein |
| Materialstärke Bodenblech | 0,8 mm |
| NATO Lochbild | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
| Empfohlene Anzahl Schrauben | 8 St. |
| Holmstärke | 1,25 mm |