


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück BKRS

Artikelnummer: 6044622



Anbau-Abzweigstück zur horizontalen Abzweigung, Formteil für begehbare Kabelrinnensystem BKRS. Geeignet für Montage im Innenbereich. Mit integriertem Verbinder. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

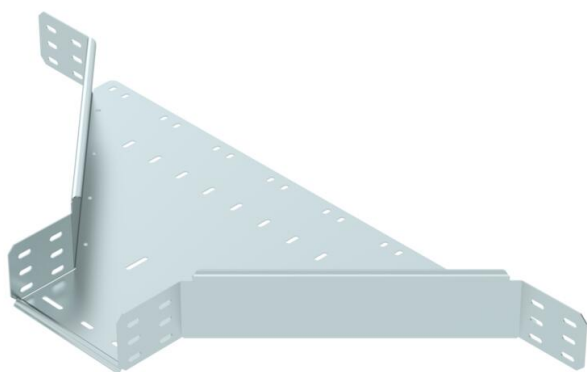

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6044622
Typ	RAA BKRS 1020 FS
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für begehbare Kabelrinnen
Hersteller	OBO
Dimension	100x200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	481,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück BKRS

Artikelnummer: 6044622



Abmessungen

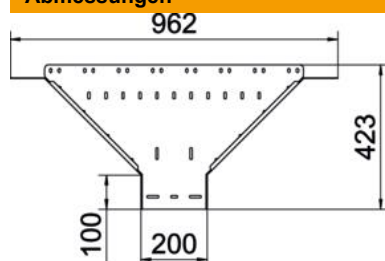

Länge	424 mm
Breite	962 mm
Höhe	98 mm
Blechstärke	2 mm
Maß B	200 mm
Maß R	280 mm

Technische Daten

Abgehende Breite	200 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	2 mm
NATO Lochbild	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	2 mm