


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück BKRS

Artikelnummer: 6044623



Anbau-Abzweigstück zur horizontalen Abzweigung, Formteil für begehbare Kabelrinnensystem BKRS. Geeignet für Montage im Innenbereich. Mit integriertem Verbinder. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

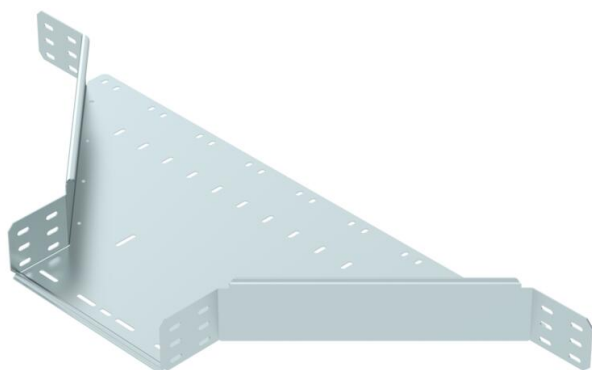

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6044623
Typ	RAA BKRS 1030 FS
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für begehbare Kabelrinnen
Hersteller	OBO
Dimension	100x300
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	546,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück BKRS

Artikelnummer: 6044623



Abmessungen

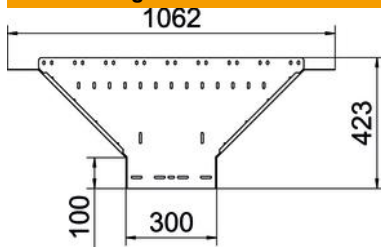

Länge	424 mm
Breite	1.062 mm
Höhe	98 mm
Blechstärke	2 mm
Maß B	300 mm
Maß R	280 mm

Technische Daten

Abgehende Breite	300 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	2 mm
NATO Lochbild	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	2 mm