

# Technisches Datenblatt

90°-Bogen Magic 60 A2

Artikelnummer: 6041190



Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.



- A2** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

## Stammdaten

Artikelnummer	6041190
Typ	RBM 90 650 A2
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x500
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	376,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

90°-Bogen Magic 60 A2

Artikelnummer: 6041190



## Abmessungen

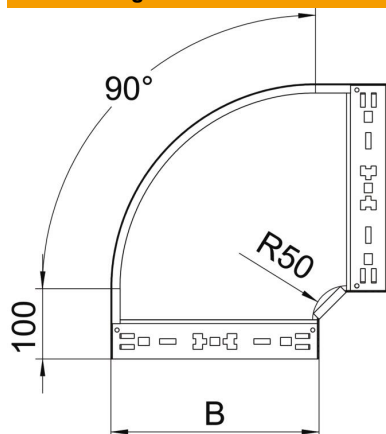

Breite	500 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	500 mm

## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung