

# Technisches Datenblatt

## Rundleiter Kupfer

Artikelnummer: 5021502



- einsetzbar als Ableitung und Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)



**Cu** Kupfer

### Stammdaten

Artikelnummer	5021502
Typ	RD 10-CU
Bezeichnung 1	Rundleiter
Bezeichnung 2	massiv
Hersteller	OBO
Dimension	10mm
Werkstoff	Kupfer
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	70 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

## Rundleiter Kupfer

Artikelnummer: 5021502



### Abmessungen

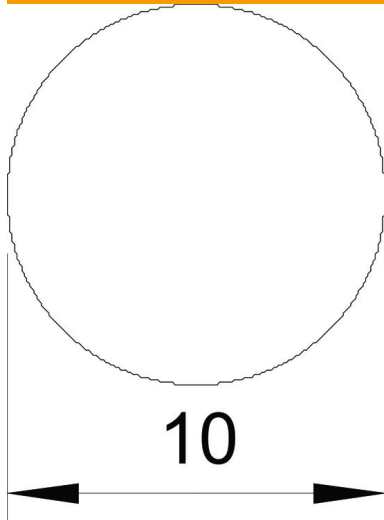

Maß D	10 mm
-------	-------

### Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte	1
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Normalring (ca. kg)	35
Normalring (ca. m)	50
Längentoleranz ±	5 %
Querschnitt	78 mm <sup>2</sup>
Werkstoff-Eigenschaft	weich
Werkstoff-Mantel	ohne