


Technisches Datenblatt

Kreuzung 110 FT

Artikelnummer: 7115564



Kreuzung, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.

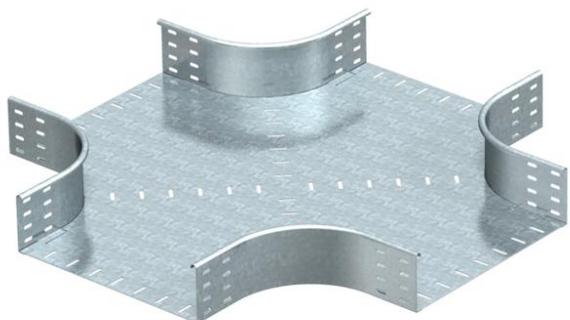


St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7115564
Typ	RK 160 FT
Bezeichnung 1	Kreuzung
Bezeichnung 2	horizontal, runde Bauform
Hersteller	OBO
Dimension	110x600
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1340 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

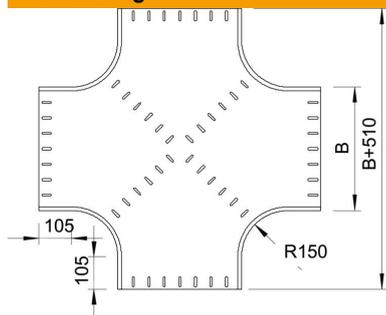

Breite	600 mm
Höhe	110 mm
Höhe	4 in
Maß R	150 mm

Technisches Datenblatt

Kreuzung 110 FT

Artikelnummer: 7115564



Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1,5 mm
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm