


Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück FT

Artikelnummer: 7119550

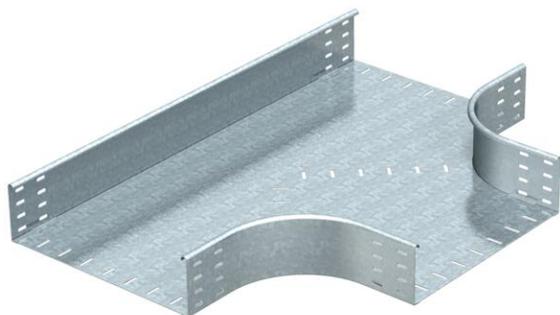

T-Abzweigstück, horizontal, für alle Kabelrinentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Formteil in runder Ausführung. Der Innenradius des Formteils beträgt 150 mm.
Alle Seiten sind für die gleiche Kabelrinnenbreite.
Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7119550
Typ	RT 155 FT
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	horizontal, runde Bauform
Hersteller	OBO
Dimension	110x550
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1100 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

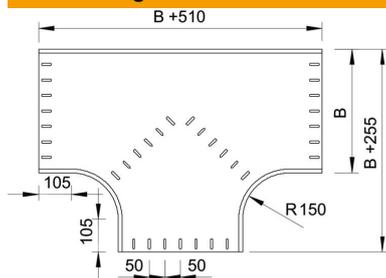

Breite	550 mm
Breite	22 in
Höhe	110 mm
Maß B	550 mm
Maß R	150 mm

Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück FT

Artikelnummer: 7119550



Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm