


Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 FS

Artikelnummer: 7109156

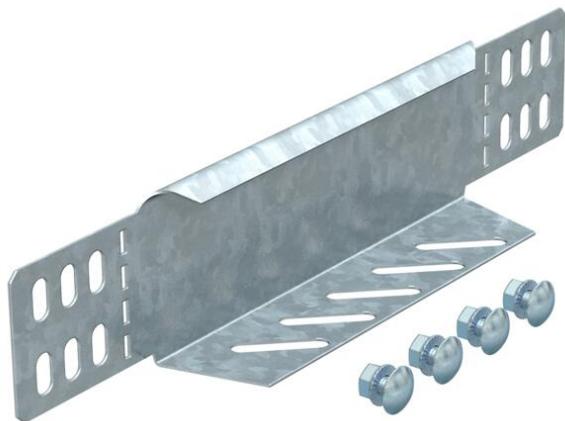

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Ab der Breite 150 mm ist ein Untergurt mit einer Lochung vorhanden.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7109156
Typ	RWEB 615 FS
Bezeichnung 1	Reduzierwinkel/ Endabschluss
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	60x150
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	17,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

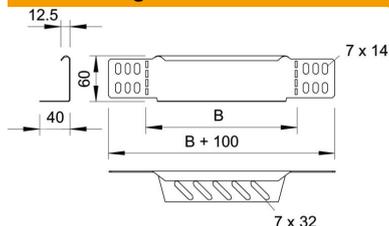

Breite	150 mm
Breite	6 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	150 mm

Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 FS

Artikelnummer: 7109156



Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein