

# Technisches Datenblatt


## Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A4

Artikelnummer: 7109957



Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Ab der Breite 150 mm ist ein Untergurt mit einer Lochung vorhanden.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

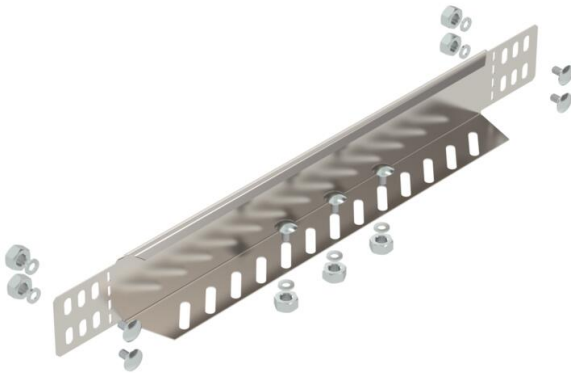


- A4** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	7109957
Typ	RWEB 640 A4
Bezeichnung 1	Reduzierwinkel/ Endabschluss
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	60x400
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	41,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

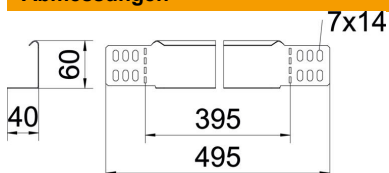

Breite	400 mm
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	395 mm

# Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A4

Artikelnummer: 7109957



## Technische Daten

Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein