

Technisches Datenblatt

Unterflurkanal, 2-teilig, 2-zügig, Kanalhöhe 38 mm

Artikelnummer: 7400258



Unterflurkanal (2-teilig) zur Verlegung von Kabeln und Leitungen in estrichüberdeckten Unterflur-Systemen nach EN 50085-2-2. Abnehmbarer und durchgängig aufrastbarer Kanaldeckel. Mit Trennsteg im Kanalunterteil. Die profilierten Seitenwände bieten eine Rastfunktion, um den Kanaldeckel auf das Kanalunterteil zu rasten. Die Versteifungssicken im Kanaldeckel dienen zur Stabilisierung.




St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7400258
Typ	S2 19038-2
Bezeichnung 1	Unterflurkanal, 2-teilig
Bezeichnung 2	2-zügig
Hersteller	OBO
Dimension	2000x190x38
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	321,425 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Abmessungen

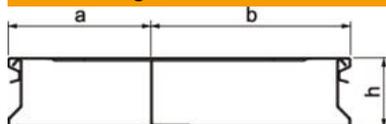

Länge	2.000 mm
Breite	190 mm
Höhe	38 mm
Maß a	80 mm
Maß b	110 mm
Maß h	38 mm

Technisches Datenblatt

Unterflurkanal, 2-teilig, 2-zügig, Kanalhöhe 38 mm

Artikelnummer: 7400258



Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	1
Anzahl der Züge	2 St.
Bodenblech	ja
Einsatzbereich	estrichüberdeckt
Entkoppelbar	nein
Kanalbreite min.	190 mm
Kanalhöhe min.	38 mm
Nutzquerschnitt	6369 mm ²
Oberteil abnehmbar	ja
Querschnitt Zug a	2639 mm ²
Querschnitt Zug b	3730 mm ²