Technisches Datenblatt

Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, ohne Gewinde



Artikelnummer: 2046824



 $90^\circ\textsc{-Bogen}$ mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.



St Stahl

E50 F

PES50 - Polyester/Epoxid

Stammdaten


Artikelnummer	2046824
Тур	SBN16 SW
Bezeichnung 1	Stapa Steckbogen
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	Ø16mm
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	PES50 - Polyester/Epoxid
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	15
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Schwarz pulverbeschichteter Stahlbogen, ohne Gewinde



Artikelnummer: 2046824

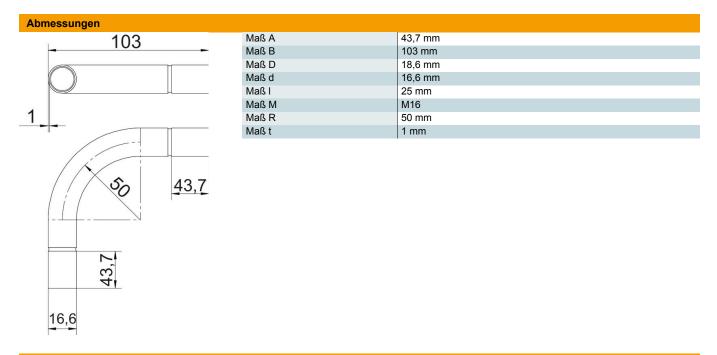

Tec	hni	sch	e D	aten

Ausführung	Steck
Flexibel	nein
für Rohrdurchmesser nominal	16 mm
Halogenfrei	nein
Mit Inspektionsöffnung und De- ckel	nein
Mit Muffe	ja
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Winkel des Bogens	90 °
Zweiteilig	nein